



AK - Das System.

AK/AKi-Kompakt Kleinverteiler (3 – 24 TE)

- Äußerst kompakte Bauweise
- Einfache Kombinationsmöglichkeit, z.B. mit STG Steckdosengehäusen

AK/AKi Kleinverteiler (14 – 70 TE)

- Komfortable Verdrahtung
- Großzügiger Normschienenabstand von 150 mm (ab AK/AKi 28)
- Einrastbare Normschienen
- Schraubenlose PE/N- Klemmschiene
- Bestückung mit bis zu 14 TE pro Reihe
- Einfache Kombinationsmöglichkeit
- Horizontal und vertikal, z.B. mit AK/AKi Leergehäusen oder AKi Zählergehäusen
- Umfangreiches Zubehör bereits im Lieferumfang
- Kabelblende mit integriertem Dokumentenfach
- Abdeckstreifen und Beschriftungsleisten, sowie zusätzl. Leitungseinführungen

AK/AKi-Plus Kleinverteiler

- Mit zusätzlichem Anschlussraum mit eingebauter Normschiene
- Der Anschlussraum kann wahlweise oberhalb oder unterhalb der Einbaugeräte genutzt werden

AK/AKi Leergehäuse

- 4 Basisgehäuse mit jeweils 2 verschiedenen Deckelhöhen
- Wahlweise mit grauem oder transparentem Deckel

ZKi/AKi Zählergehäuse

- Mit montiertem Zählerkreuz
- Ausführungen für die Aufnahme eines elektronischen Haushaltzählers (eHZ)

STG/AKi Steckdosengehäuse

- STG = Gehäuse in äußerst kompakter Bauweise
- Einsatz von Qualitätssteckdosen

STV/AKi Steckdosenverteiler

- STV = Verteiler in äußerst kompakter Bauweise
- -K Ausführung: Anschlussfertig
- Wahlweise auch in den Varianten -L (Leer, ohne Bestückung) oder -S (mit eingebauten Steckdosen) erhältlich
- Einsatz von Qualitäts-Steckdosen/ REG-Geräten

AK Kleinverteiler			AKL Leergehäuse		AKi Kleinverteiler			AKi Leergehäuse		ZKi / AKi Zählergehäuse			STG / AKi Steckdosengehäuse		STV / AKi Steckdosenverteiler										
AK Kompakt		AK	AK-Plus		AKL		AKi Kompakt		AKi	AKi-Plus		AKi Leergehäuse		ZKi	AKi	STG	AKi	STV	AKi						
AK 03 100 x 150 x 96	735 403 01	AK 14 300 x 300 x 142	AK 14 Plus 300 x 450 x 142	737 414 01	AKL 1-g 300 x 150 x 132	740 401 01	AKi 03 100 x 150 x 96	736 403 01	AKi 14 300 x 300 x 142	736 414 01	AKi 14 Plus 300 x 300 x 142	738 414 01	AKi 1-g 300 x 150 x 132	741 401 01	ZKi 1 250 x 370 x 193	AKi-Z 2 300 x 300 x 210	752 002 01	STG 004 125 x 200 x 122	732 204 01	AKi 1-15 300 x 150 x 132	741 111 01	STV 502-K 125 x 200 x 122	728 402 01	AKi 14-2M 300 x 450 x 142	739 122 01
AK 05 125 x 200 x 122	735 405 01	AK 28 300 x 450 x 142	AK 28 Plus 300 x 600 x 142	737 428 01	AKL 1-t 300 x 150 x 132	744 001 01	AKi 05 125 x 200 x 122	736 405 01	AKi 28 300 x 450 x 142	736 428 01	AKi 28 Plus 300 x 600 x 142	738 428 01	AKi 1-t 300 x 150 x 132	745 001 01	ZKi 11 250 x 520 x 193	AKi-Z 3 300 x 450 x 210	752 011 01	STG 012 125 x 200 x 122	732 212 01	AKi 1-2S 300 x 150 x 132	741 121 01	STV 512-K 125 x 400 x 122	728 412 01	AKi 14-2K 300 x 450 x 142	739 123 01
AK 09 200 x 200 x 122	735 409 01	AK 42 300 x 600 x 142	AK 42 Plus 300 x 750 x 142	737 442 01	AKL 2-g 300 x 300 x 132	740 402 01	AKi 09 200 x 200 x 122	736 409 01	AKi 42 300 x 600 x 142	736 442 01	AKi 42 Plus 300 x 750 x 142	738 442 01	AKi 2-g 300 x 300 x 132	741 402 01	ZKi 100 250 x 520 x 193	AKi-Z 400 300 x 600 x 210	757 110 01	STG 024 250 x 200 x 122	732 224 01	AKi 1-3S 300 x 150 x 132	741 131 01	STV 904-K 200 x 200 x 122	729 404 01	AKi 14-3M 300 x 450 x 142	739 132 01
AK 12 250 x 200 x 122	735 412 01	AK 56 300 x 750 x 142	AK 56 Plus 300 x 900 x 142	737 456 01	AKL 2-gh 300 x 300 x 210	742 902 01	AKi 12 250 x 200 x 122	736 412 01	AKi 56 300 x 750 x 142	736 456 01	AKi 56 Plus 300 x 900 x 142	738 456 01	AKi 2-gh 300 x 300 x 210	743 902 01	ZKi 110 250 x 670 x 193	AKi-Z 401 300 x 600 x 210	752 401 01	STG 008 250 x 200 x 122	732 208 01	AKi 1-4S 300 x 150 x 132	741 141 01	STV 912-KN16 200 x 400 x 122	729 412 01	AKi 14-3K 300 x 450 x 142	739 133 01
AK 24 250 x 370 x 122	735 424 01	AK 70 300 x 900 x 142			AKL 2-t 300 x 300 x 132	744 002 01	AKi 24 255 x 370 x 122	736 424 01	AKi 70 300 x 900 x 142	736 470 01			AKi 2-t 300 x 300 x 132	745 002 01	ZKi 1-eHZ 250 x 370 x 193	AKi-Z 502 300 x 750 x 210	752 502 01					STV 912-KN16 200 x 400 x 122	729 512 01	AKi 14-4M 300 x 450 x 142	739 142 01
					AKL 2-th 300 x 300 x 210	746 902 01							AKi 2-th 300 x 300 x 210	747 902 01	ZKi 11-eHZ 250 x 520 x 193	AKi-Z 410 K 300 x 600 x 210	757 410 01					STV 912-KN32 200 x 400 x 122	729 612 01	AKi 14-4K 300 x 450 x 142	739 143 01
					AKL 3-g 300 x 450 x 132	740 403 01							AKi 3-g 300 x 450 x 132	741 403 01	ZKi 110-eHZ 250 x 670 x 193	AKi-Z 410 KK 300 x 600 x 210	758 410 01					STV 922-K 200 x 400 x 122	729 422 01	AKi 28-2S 300 x 600 x 142	739 221 01
					AKL 3-gh 300 x 450 x 210	742 903 01							AKi 3-gh 300 x 450 x 210	743 903 01		AKi-Z 511 K 300 x 750 x 210	757 511 01					STV 1222-KN16 250 x 400 x 122	731 522 01	AKi 28-3S 300 x 600 x 142	739 231 01
					AKL 3-t 300 x 450 x 132	744 003 01							AKi 3-t 300 x 450 x 132	745 003 01		AKi-Z 511 KK 300 x 750 x 210	758 511 01					STV 1222-KN 250 x 400 x 122	731 622 01	AKi 28-4S 300 x 600 x 142	739 241 01
					AKL 3-th 300 x 450 x 210	746 903 01							AKi 3-th 300 x 450 x 210	747 903 01		AKi-Z 4-eHZ 300 x 600 x 210	752 110 01					STV 1222-K 250 x 400 x 122	731 422 01		
					AKL 4-g 300 x 600 x 132	740 404 01							AKi 4-g 300 x 600 x 132	741 404 01								STV 1208-K 250 x 400 x 122	731 408 01		
					AKL 4-gh 300 x 600 x 210	742 904 01							AKi 4-gh 300 x 600 x 210	743 904 01								STV 1224-K 250 x 400 x 122	731 424 01		
					AKL 4-t 300 x 600 x 132	744 004 01							AKi 4-t 300 x 600 x 132	745 004 01								STV 1224-K16 250 x 400 x 122	731 624 01		
					AKL 4-th 300 x 600 x 210	746 904 01							AKi 4-th 300 x 600 x 210	747 904 01								STV 1224-K32 250 x 400 x 122	731 824 01		





Standardausführung

Industrie Qualität

Maße in mm

AK - Das System.

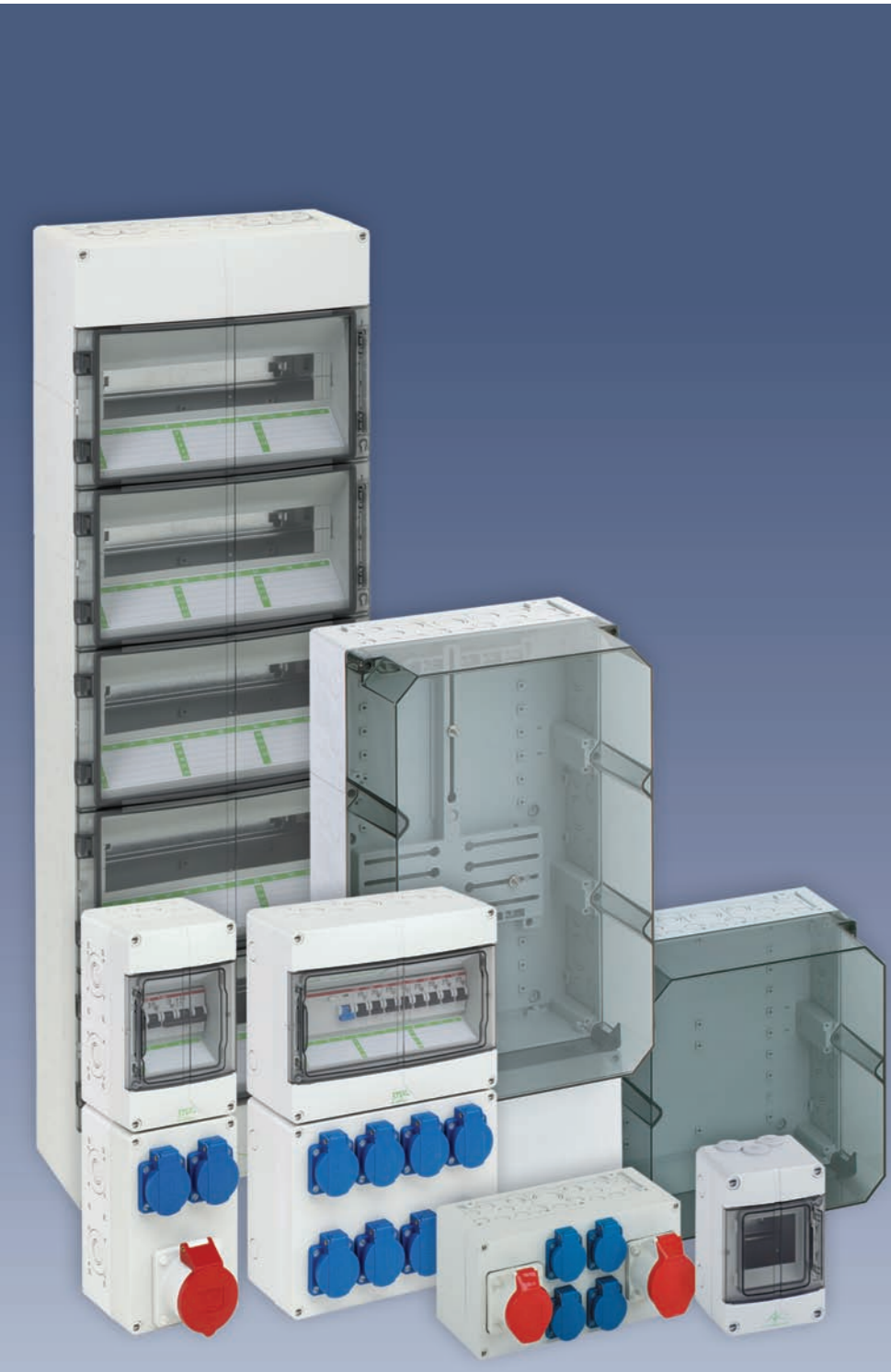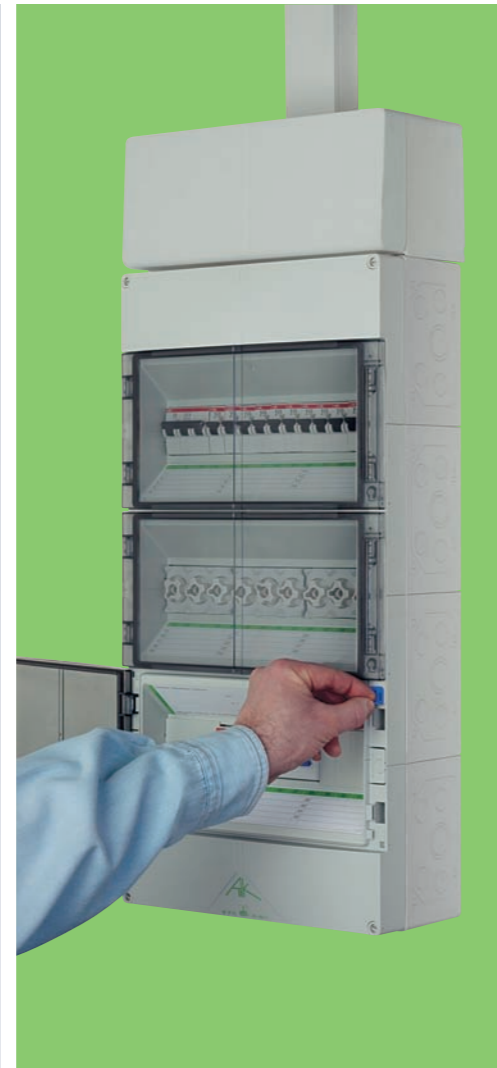

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

Hauptverwaltung
Im Gewerbepark 1, D-58579 Schalksmühle
Postfach 15 20, D-58571 Schalksmühle
Telefon: 0 23 55 / 8 92-0
Telefax: 0 23 55 / 8 92-299
e-mail: info@spelsberg.de
Internet: www.spelsberg.de

Werk Buttstädt
Vor dem Lohe 3, D-99628 Buttstädt
Postfach 30, D-99627 Buttstädt
Telefon: 03 63 73 / 98-400
Telefax: 03 63 73 / 98-499